




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ "SC" Измельчитель с фланцевым соединением

| | |
|------------------|--------|
| Объект: | |
| Заказчик: | |
| Контактное лицо: | Ф.И.О. |

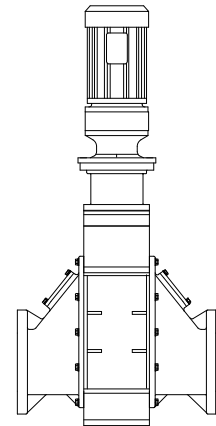

Конструкция: Фланцевое соединение ин-лайн

| | | | | | |
|---|--|-------|--------------|-------|-------|
| 1. Расход, м3/ч | | | | | |
| 2. Модель измельчителя | SC-04 | SC-06 | SC-08 | SC-10 | SC-12 |
| 3. Фланцевое соединение | DIN (Стандарт) | | ANSI (Опция) | | |
| 4. Тип электродвигателя | Стандартный высокоэффективный TEFC (IP55) | | | | |
| 5. Электрические параметры | фаз | Гц | Вольт | | |
| 6. Панель управления – Стандартный цифровой интерфейс | Корпус: NEMA 4X FRP (Стандарт предприятия) | | | | |

*Смотрите список стандартных характеристик панели управления в Техническом руководстве.
Обратитесь к изготовителю, чтобы узнать о доступных опциях или нестандартных системах управления*

Дополнительно:

Отправьте пожалуйста заполненный опросный лист на электронный адрес:
technic-kz@grundfos.com или свяжитесь по тел: +7 (727) 227 98 54

