

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

дренажные и канализационные насосы

Заказчик:			
Адрес:			
Контактное лицо:			
Тел/Факс/e-mail:			
Название объекта:			
Категория насосной станции:	Первая	Вторая	Третья

## Параметры для подбора:

Перекачиваемая жидкость:	Наличие нефтепродуктов мг/л	
Содержание взвешенных веществ: мг/л	Температура: °С	Плотность жидкости: кг/м <sup>3</sup>

Макс. часовой расход станции: м <sup>3</sup> /ч	Макс. часовой расход насоса: м <sup>3</sup> /ч	Кол-во насосов:	шт.		
Геодезический напор: м	Полный напор: м	Рабочих:	шт.		
Напор при аварийном режиме: м		Резервных:	шт.		
		На склад:	шт.		
Класс исполнения насосов:	Без взрывозащиты	Взрывозащищенный			
Кабель: Стандартный Экранированный (при работе насоса с частотным преобразователем)	Длина:	10м	15м	25м	50м

## Дополнительные опции:

Различные варианты обработки (исполнения):	Обработано Belzona: Рабочее колесо Улитка Всасывающая часть	Выполнено из нерж. стали: Рабочее колесо Улитка Корпус
Дополнительная защита электродвигателя:	Датчик воды в масле WIO (для SE/SL датчик протечки воды WIA) Датчик температуры подшипников Pt100 (для SE/SL, Pt1000) Датчик вибрации PVS3	

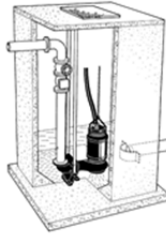
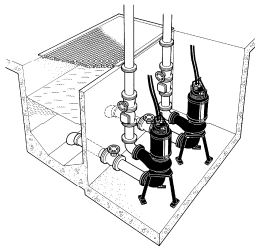
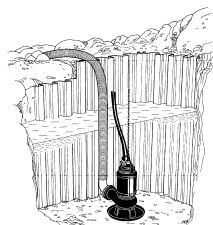
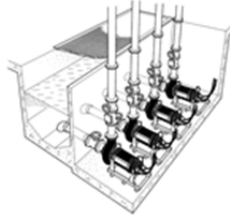

## Число и параметры рабочих напорных линий

Одна напорная линия	Длина	м	Диаметр	мм
Вторая напорная линия	Длина	м	Диаметр	мм

## Шкаф управления и система контроля уровня: см. опросные листы по шкафам Control WW-S, Control DC-S

Особые замечания:	При реконструкции КНС указать марки установленных насосов и их рабочие параметры
-------------------	--

## Варианты монтажа:

<p>Вариант 1</p> 	<p>Вариант 3</p> 	<p>Вариант 4</p> 
<p>Вариант 6</p> 	<p>Вариант 7</p> 	<p>Погружной вертикальный, 1-2* Стационарный вертикальный, 3* Переносной погружной, 4-5* Стационарный горизонтальный, 6 Вертикальный в обсадной трубе, 7</p> <p>*Варианты 2, 3, 5 и 6 имеют рубашку охлаждения двигателя</p>

Отправьте пожалуйста заполненный опросный лист на электронный адрес: [technic-kz@grundfos.com](mailto:technic-kz@grundfos.com) или свяжитесь по тел: +7 (727) 227 98 54

**GRUNDFOS** 